

C-Profile


Robuste Stahlprofile für vielseitige Anwendungen

Unsere C-Profile aus verzinktem Stahl bieten eine zuverlässige Lösung für zahlreiche Anwendungen im Innenbereich. Sie zeichnen sich durch hohe Stabilität, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Hergestellt nach höchsten industriellen Standards, garantieren unsere kaltgewalzten C-Profile gleichbleibende Qualität und präzise Maßhaltigkeit.



Produktspezifikationen

Profilart	C-Profile, kaltgewalzt
Material	Kaltprofil nach DIN EN 10162: 2003
Stahlgüte	Sendz.-verzinktem Spaltband, Güte DX 51D +Z 140 (mind.), nach EN 10162:2003 & EN 10143:2006
Anwendung	Konstruktion, Unterkonstruktion, Trägersysteme, Befestigungslösungen
Eigenschaften	Hohe Maßgenauigkeit Effektiver Korrosionsschutz Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit

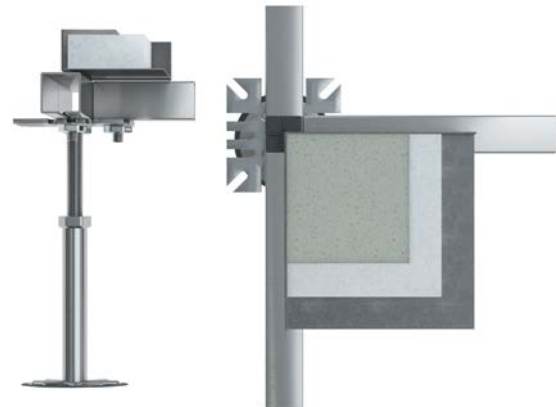

Standardprofil-Abmessungen

C40 x 40 x2 mm	Längen: 558, 2.399 mm, 6.000 mm
C50 x40 x3 mm	Längen: 558, 2.399 mm, 6.000 mm
C65 x40 x2 mm	Längen: 558, 2.399 mm, 6.000 mm
C80 x40 x2 mm	Längen: 558, 2.399 mm, 6.000 mm
C105 x40 x2,5 mm	Längen: 558, 2.399 mm, 6.000 mm

Maßgeschneiderte Lösungen

Auf Wunsch konfektionieren wir unsere C-Profile in unterschiedlichen Längen, abgestimmt auf ihre individuellen Anforderungen. Sprechen Sie uns gerne an.



Bitte scannen Sie den QR Code oder klicken Sie hier, um auf die aktuelle Produktseite zu kommen.



DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Tate.®

Tate Global GmbH

Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Germany

T: +49 (0) 6021 63949-0 E: infoDE@tateglobal.com W: tateglobal.com/de

© 2025 Tate Global GmbH.

Tate Access Floors GmbH behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, da wir uns zu ständigen Verbesserungen und gesetzliche Änderungen verpflichtet haben.

tate-pedestal-c-profile-product-datasheet-de-de-v1 8/2025



#planetpassionate